


# Technisches Datenblatt

## Leitungskanal LE 20, Kanalbreite 20

Art.-Nr. 6130017



Leitungsführungskanal LE zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich.

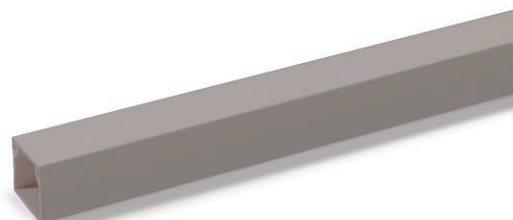

**PVC** Polyvinylchlorid

Produktzusatztext Hinweis	Kanalunterteil mit Bodenlochung für die Montage. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen.
Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberenteil im Set.

### Stammdaten

Art.-Nr.	6130017
Typ	LE 2020 sgr
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	LE Set 20x20 7030
Dimension	2000x20x20
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste Verkaufseinheit	72,00 m
Gewicht	13,55 kg/100 m

### Technische Daten

Länge	2.000,00 mm
Breite	20,00 mm
Höhe	20,00 mm
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>