


Technisches Datenblatt

Inneneck LE-IE

Art.-Nr. 6130221

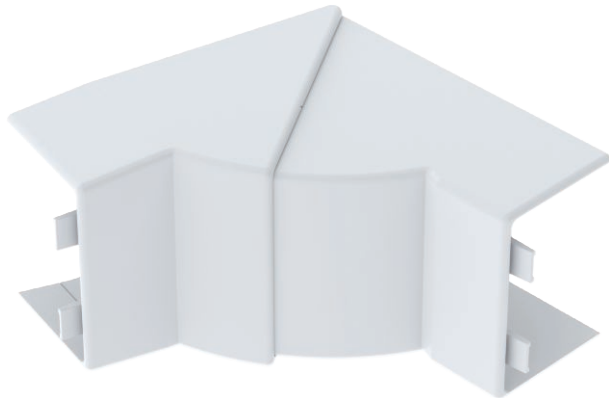


ASA Acrylnitril-Styrol-Arcylester

Flexibles Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung der Leitungsführungskanäle LE und AXIS.
Schnittkaschierend und winkelverstellbar von 75° - 105°.

Stammdaten

Art.-Nr.	6130221
Typ	LE IE4060v lgr
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	LE 40x60 7035
Dimension	111x60x111
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Werkstoff Kürzel	ASA
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	6,00 kg/100 St.

Technische Daten

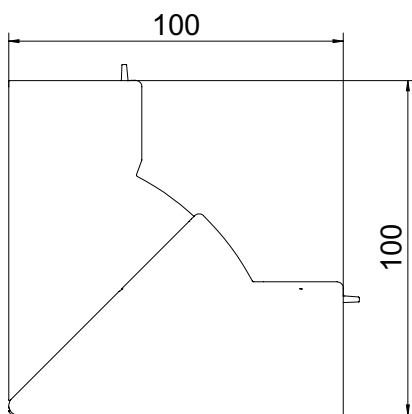

Länge	111,00 mm
Breite	111,00 mm
Höhe	60,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Halogenfrei	☒
Schutzfolie	☐
Winkelbereich	75,00 °