


Technisches Datenblatt

Inneneck LE-IE

Art.-Nr. 6130223

OBO
BETTERMANN

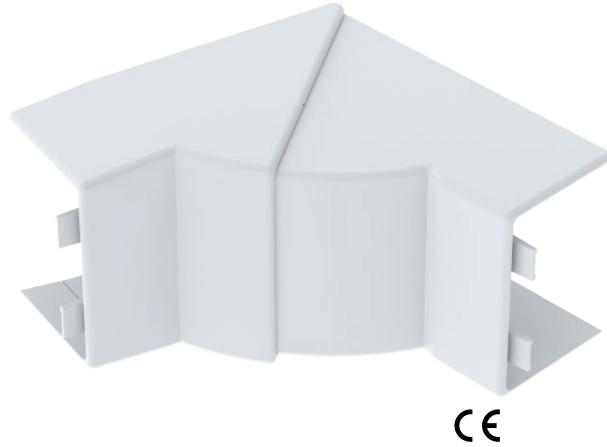


Flexibles Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung der Leitungsführungskanäle LE und AXIS. Schnittkaschierend und winkelverstellbar von 75° - 105°.

ASA Acrylnitril-Styrol-Arcylester

Stammdaten

Art.-Nr.	6130223
Typ	LE IE4060v sgr
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	LE 40x60 7030
Dimension	111x60x111
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Werkstoff Kürzel	ASA
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	6,00 kg/100 St.

Technische Daten

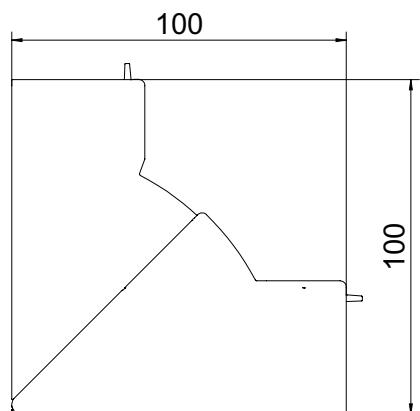

Länge	111,00 mm
Breite	111,00 mm
Höhe	60,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	75,00 °