

Dem Feuer keine Chance! OBOs Brandschutzkanal-System PYROLINE® Rapid Jetzt auch in reinweiß

Der Brandschutzkanal aus Stahlblech hat eine im Brandfall aufschäumende Innenbeschichtung, die die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Flucht- und Rettungswege bleiben nutzbar. PYROLINE® Rapid kann abgehängt oder direkt an Wand, Decke oder Boden montiert werden. Die neue Optik mit reinweißer Oberfläche ermöglicht jetzt auch den Einsatz in architektonisch anspruchsvoller Umgebung.



**Verhindert die
Brandweiterleitung**

**Schützt Fluchtwege vor
Kabelbrandauswirkungen**

**Großer Nutzquerschnitt bei
geringer Außenabmessung**

Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung.

Verhindert im Brandfall aktiv die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor den Auswirkungen eines Kabelbrands. Ober- und Unterteil werden über die selbstkontaktierenden, patentierten Rastklammern sicher miteinander verbunden. Hiermit wird auch der Potentialausgleich hergestellt.


Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 gemäß DIN 4102 Teil 11. Montagemöglichkeiten: Direkt an der Wand oder unter der Decke, unterhalb von Systemböden auf dem Rohfußboden oder abgehängt auf Tragsystemen bzw. mithilfe der Verbindungselemente (Stützabstand max. 1 m).

Lieferumfang: Ober- und Unterteil als Einheit komplett.




Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.
BSKM 0407 RW	40	70	2000	7216501

St Stahl
FS bandverzinkt
 Farbe RAL 9010 reinweiß

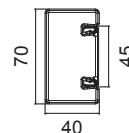


Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.
BSKM 0711 RW	70	110	2000	7216600

St Stahl
FS bandverzinkt
 Farbe RAL 9010 reinweiß

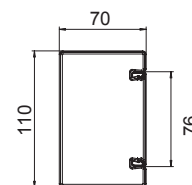

Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.
BSKM 1025 RW	100	250	2000	7216630

St Stahl
FS bandverzinkt
 Farbe RAL 9010 reinweiß

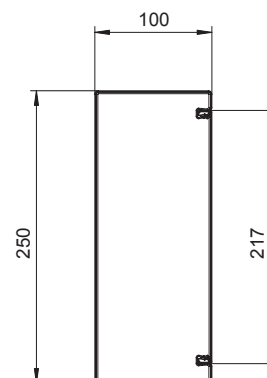

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
 Langer Brauck 25
 58640 Iserlohn
 DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
 Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00
 Fax: +49 23 71 78 99 - 25 00
 info@obo.de

www.obo.de

