

Technisches Datenblatt

isFang-Fangmast

Art.-Nr. 5402874

OBO
BETTERMANN




- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- verjüngte Fangstange
- passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen

Alu Aluminium

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 5402874 |
| Typ | 101 3B-6500 |
| Bezeichnung 1 | Fangstange |
| Bezeichnung 2 | für Dreibeinstativ |
| Dimension | 6500mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoff Kürzel | Alu |
| Güte | AlMg 3 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 780,00 kg/100 St. |

Technische Daten

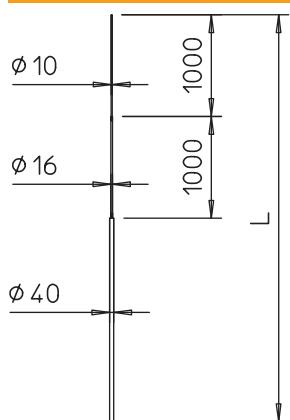

| | |
|---|--------------------------|
| Länge | 6.500,00 mm |
| Maß B | 4.500,00 mm |
| Maß D | 1.000,00 mm |
| Maß H | 1.000,00 mm |
| Ausführung | Fangstange mit Stativ |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | <input type="checkbox"/> |
| Nenngröße Ø | 40/ 16/ 10 mm |