

Technisches Datenblatt

isFang-Fangmast

Art.-Nr. 5402880

OBO
BETTERMANN


- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- verjüngte Fangstange
- passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen

Alu Aluminium

Stammdaten

Art.-Nr.	5402880
Typ	101 3B-8000
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	für Dreibeinstativ
Dimension	8000mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Güte	AlMg 3
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.000,00 kg/100 St.

Technische Daten

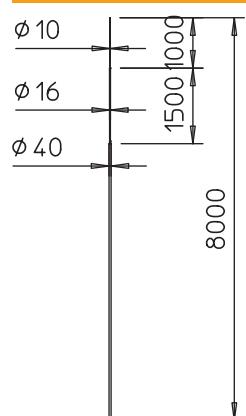

Länge	8.000,00 mm
Maß B	5.500,00 mm
Maß D	1.000,00 mm
Maß H	1.000,00 mm
Ausführung	Fangstange mit Stativ
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Nenngröße Ø	40/ 16/ 10 mm