

Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Art.-Nr. 5402859



- mit Gewinde M16 x 20
- mit Anschlusslasche
- inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 DIN für Rundleiter Rd 8-10
- für Standfüße mit Innengewinde M16


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5402859
Typ	101 A-L150
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	mit Anschlussfahne
Dimension	1500mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	240,00 kg/100 St.

Technische Daten

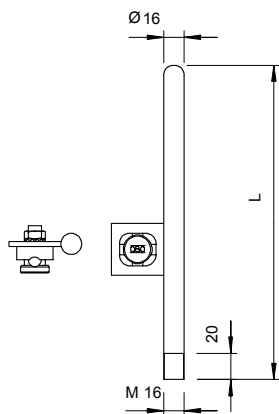

Länge	1.500,00 mm
Maß L	1.500,00 mm
Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Gewinde	M16
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Nenngröße Ø	16 mm