

Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Art.-Nr. 5401879

OBO
BETTERMANN




- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte Abstandshalter empfohlen
- Ø 16 mm, Alu
- für Standfuß-System mit Innengewinde M16

Alu Aluminium

Stammdaten

Art.-Nr.	5401879
Typ	101 ALU-3000
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Dimension	3000mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Güte	AlMg 3
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	162,00 kg/100 St.

Technische Daten

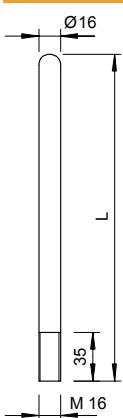

Länge	3.000,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange mit Gewinde
Gewinde	M16
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Nenngröße Ø	16 mm