

Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen

Art.-Nr. 5424100

OBO
BETTERMANN




- mit 2 Anschlusslöchern Ø 12 mm
- einseitig angekuppt

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5424100
Typ	101 F1000
Bezeichnung 1	Fang-/Erdeinführungsstange
Dimension	1000mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	160,00 kg/100 St.

Technische Daten

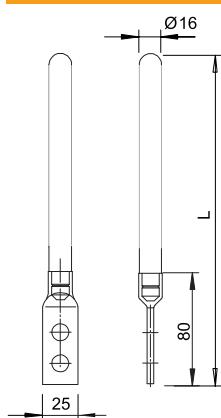

Länge	1.000,00 mm
Maß L	1.000,00 mm
Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Nenngröße Ø	16 mm