


# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm

Art.-Nr. 5230217

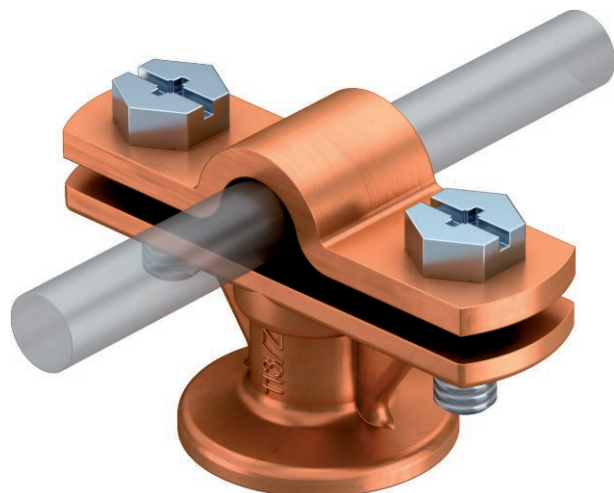


- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch  $\varnothing$  7 mm
- Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben

**Zn** Zinkdruckguss  
**Cu** verkupfert

### Stammdaten

Art.-Nr.	5230217
Typ	113 8-10
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Kürzel	Zn
Oberfläche	verkupfert
Oberfläche Kürzel	Cu
Kleinste Verkaufseinheit	20,00 Stück
Gewicht	9,60 kg/100 St.

### Technische Daten

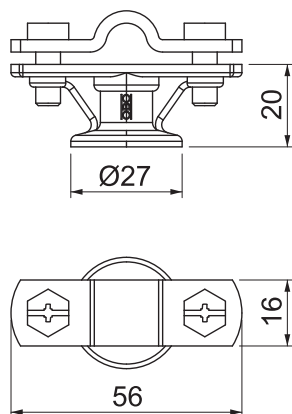

Befestigungsart Leiter	mit Schraubshelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewindegröße M	8,00
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss