

# Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 180-240 mm, Rd 8-10  
Art.-Nr. 5202566

**OBO**  
BETTERMANN




- verstellbar von 180-240 mm
- mit 3 M8-Gewindebolzen zur Positionierung eines Leitungshalters

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Art.-Nr.	5202566
Typ	132 N-DK
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Firstziegel
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	19,70 kg/100 St.

## Technische Daten

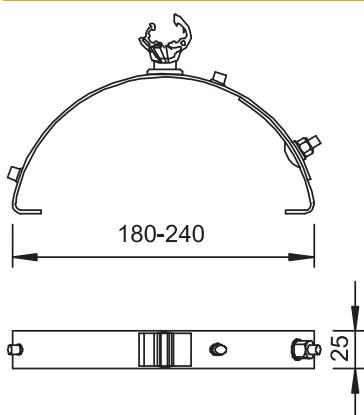

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8,00 - 10,00
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20,00 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Spannbereich D	180,00 - 240,00 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Stahl, feuerverzinkt