


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, Metaldächer, Rd 8

Art.-Nr. 5202510

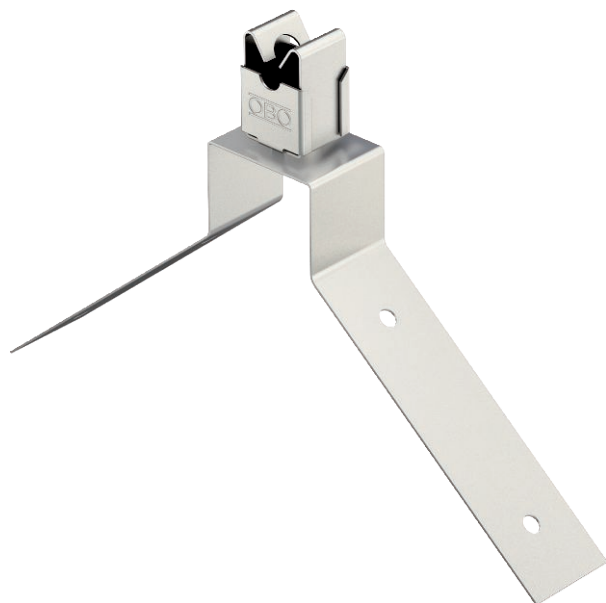


- für Rundleiter Rd 8
- für Metaldächer geeignet

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	5202510
Typ	132 P VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Metaldächer
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	8,42 kg/100 St.

Technische Daten

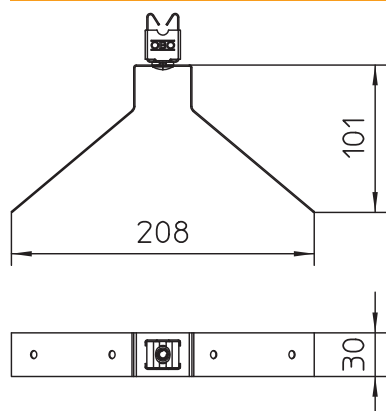

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8,00 - 8,00
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20,00 mm
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)