


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Ziegeldächer, abgewinkelt, Rd 8

Art.-Nr. 5215875

**OBO**  
BETTERMANN

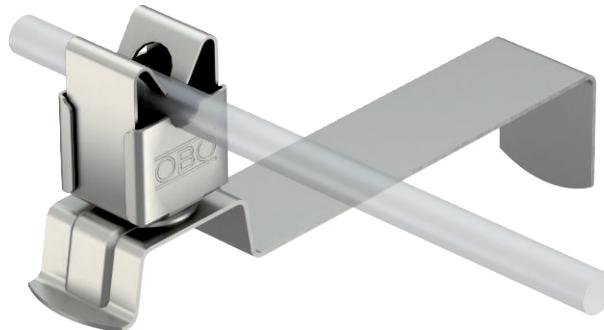


**Alu** Aluminium

- mit flexiblem Unterteil aus Aluminium zum Angleichen an Dachziegel (leicht biegbar)
- Halter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage

### Stammdaten

Art.-Nr.	5215875
Typ	157 FX-AL
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	mit flexiblem Unterteil
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	3,90 kg/100 St.

### Technische Daten

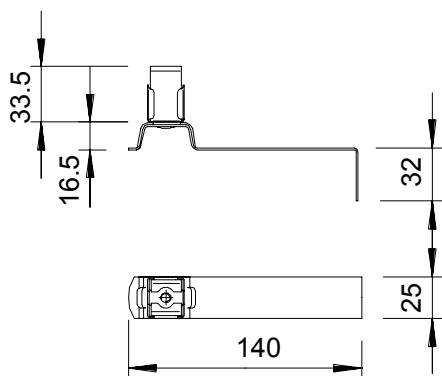

Länge	140,00 mm
Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8
Montageart	zum Einhängen
Montagehöhe	26,50 mm
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	Aluminium