

# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter für Flachleiter

Art.-Nr. 5229480




- Für Flachband
- Mit Innengewinde (G)
- Montagehöhe 30 mm

**Zn** Zinkdruckguss  
**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5229480
Typ	168 DIN 30
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	für Flachleiter
Dimension	30mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Werkstoff Kürzel	Zn
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 12329
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste Verkaufseinheit	20,00 Stück
Gewicht	6,57 kg/100 St.

### Technische Daten

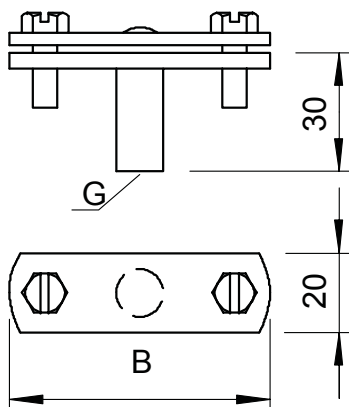

Maß B	56,00 mm
Maß G	M8 mm
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Gewindegröße M	8,00
Gewinde	M8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Leiterabmessungen	30x4 mm flach
Passung	FL 30 mm
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss