

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Flachleiter

Art.-Nr. 5229464



- Für Flachband
- Mit Innengewinde (G)
- Montagehöhe 30 mm


Zn Zinkdruckguss

VZ verzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 5229464 |
| Typ | 168 FL30-M6 |
| Bezeichnung 1 | Leitungshalter |
| Bezeichnung 2 | für Flachleiter |
| Dimension | 30mm |
| Werkstoff | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Kürzel | Zn |
| Oberfläche | verzinkt |
| Oberfläche Kürzel | VZ |
| Kleinste Verkaufseinheit | 20,00 Stück |
| Gewicht | 7,64 kg/100 St. |

Technische Daten

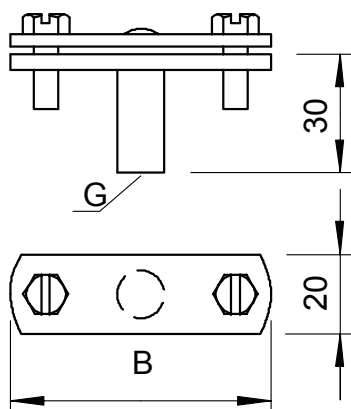

| | |
|---|-------------------------------------|
| Maß B | 56,00 mm |
| Maß G | M6 mm |
| Befestigungsart Leiter | mit Schraubshelle |
| Befestigungsart Halter | Bohrung mit M Gewinde |
| Einsatz im Ex-Bereich | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gewindegröße M | 6,00 |
| Gewinde | M6 |
| Hochspannungsfeste isolierte Ausführung | <input type="checkbox"/> |
| Leiterabmessungen | 30x4 mm flach |
| Passung | FL 30 mm |
| Werkstoff des Halters | Zinkdruckguss |
| Werkstoff des Übelegers | Zinkdruckguss |
| Werkstoff des Unterteils | Zinkdruckguss |