

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit
Holzschraubengewinde

Art.-Nr. 5227070




- auch für Flachleiter bis FL 30
- mit Holzschraubengewinde
- Unterteil aus Temperguss, feuerverzinkt
- Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt

TG Temperguss
F feuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5227070
Typ	176 A 65
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Dimension	65mm
Werkstoff	Temperguss
Werkstoff Kürzel	TG
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Kleinste Verkaufseinheit	50,00 Stück
Gewicht	9,54 kg/100 St.

Technische Daten

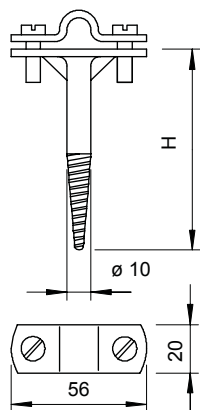

Länge	65,00 mm
Maß H	65,00 mm
Befestigungsart Leiter	mit Schraubscelle
Befestigungsart Halter	mit Spitze Holzschraubgewinde
Einsatz im Ex-Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Passung	Rd 8-10 mm