

# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Klebesockel

Art.-Nr. 5207451

**OBO**  
BETTERMANN




- zum Verkleben auf Beton, Stahl oder glatten Untergründen
- nicht geeignet für rauе Flächen wie Putz, Holz, Bitumenbahnen
- Verarbeitung bei  $> +15^{\circ}\text{C}$  und auf gereinigtem Untergrund
- bei der Installation von Flach- und Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen
- Verwendung auf Foliendächern nach Rücksprache mit dem zuständigen Dachbauunternehmen.

### Stammdaten

Art.-Nr.	5207451
Typ	177 20 KL
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	mit Klebesockel und Gewinde
Dimension	M8
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	1,24 kg/100 St.

### Technische Daten

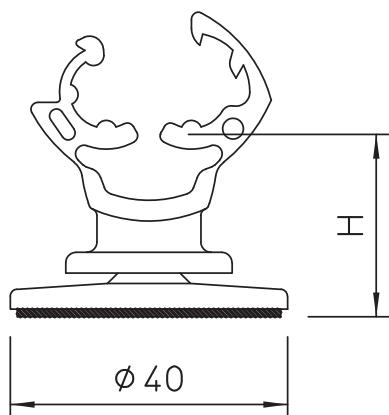

Maß H	25,00 mm
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Einsatz im Ex-Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Werkstoff des Halters	Polyamid
Werkstoff des Übelegers	Polyamid
Werkstoff des Unterteils	Polyamid