

# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 7 mm

Art.-Nr. 5207347

**OBO**  
BETTERMANN




- Mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
- Aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

**A2** Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Stammdaten

Art.-Nr.	5207347
Typ	177 20 VA M8
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	für Rundleiter
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	1,84 kg/100 St.

### Technische Daten

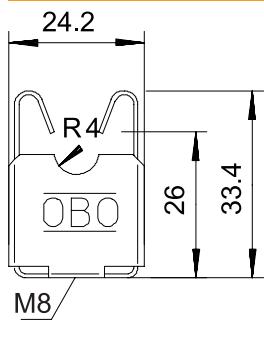

Maß G	M6 mm
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M	8
Leiterabmessungen	8 mm rund
Montagehöhe	20,00 mm
Passung	Rd 8 mm