

# Technisches Datenblatt

Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8 mm,  
Durchgang Ø 5 mm  
Art.-Nr. 5207342

**OBO**  
BETTERMANN




- mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm
- aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

## Stammdaten

Art.-Nr.	5207342
Typ	177 35 VA M6
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	2,68 kg/100 St.

## Technische Daten

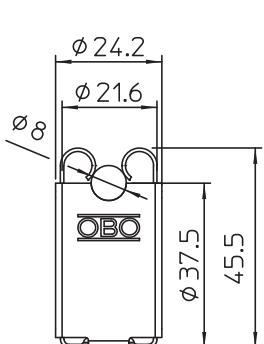

Ø 21.3	Maß G	M6 mm
Ø 18.1	Leiterabmessungen	8 mm rund
	Montagehöhe	35,00 mm
	Passung	Rd 8 mm