

Technisches Datenblatt

Profilstaberder mit Anschlusslasche

Art.-Nr. 5003016




- Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
- mit Anschlusslasche
- 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
- 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
- Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
- zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5003016
Typ	213 1500 DIN
Bezeichnung 1	Kreuzerder
Bezeichnung 2	mit Anschlusslasche
Dimension	1500mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	364,50 kg/100 St.

Technische Daten

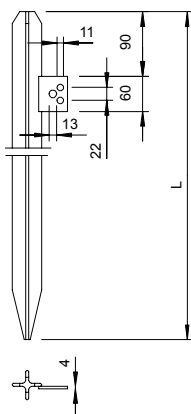

Länge	1.500,00 mm
Maß L	1.500,00 mm
Ausführung	mit Anschlusslasche
Profilart	Kreuz
Verbindungsart	sonstige