


# Technisches Datenblatt

## Trennstück für Rd 8-10 und FL 30 mm

Art.-Nr. 5336309

**OBO**  
BETTERMANN

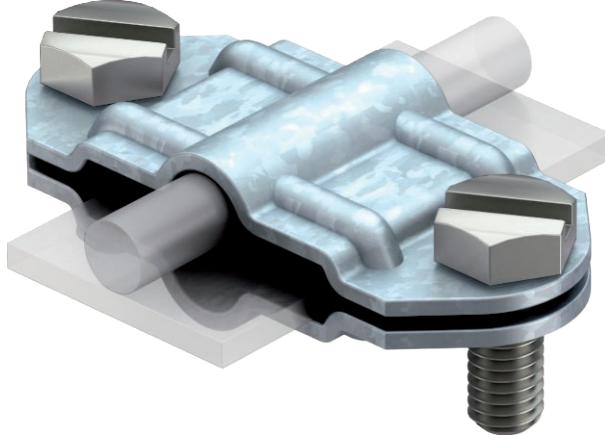


- für Passung von Rundleiter Rd 8-10 oder Flachleiter FL 30
- mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
- Kurzschlussstrom I<sub>k</sub> (50 Hz), Zeit 0,6 s, Temp. max. 300 °C: 8,5 kA

<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5336309
Typ	233 8
Bezeichnung 1	Trennstück
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	8,20 kg/100 St.

### Technische Daten

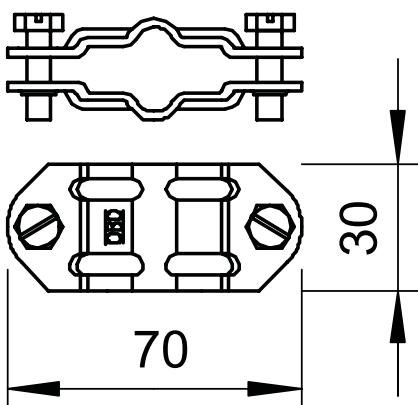

Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm
Zweimetallverbinder	<input type="checkbox"/>
Zwischenplatte	<input type="checkbox"/>