


Technisches Datenblatt

Trennstück für Rd 8-10 und FL 30-40 mm

Art.-Nr. 5336457

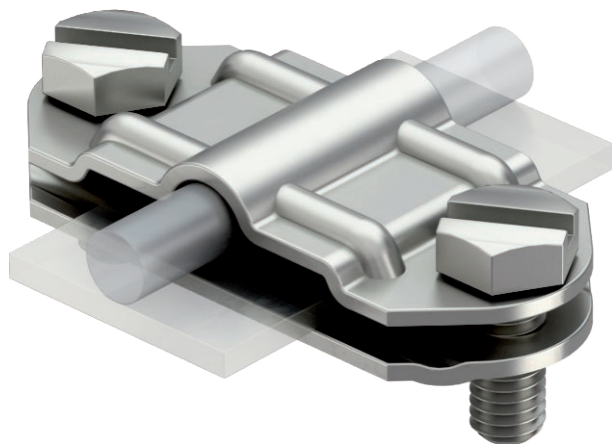



- Passung: Rd 8-10 x FL 30-40
- mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (VA)

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	5336457
Typ	233 A VA
Bezeichnung 1	Trennstück
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	7,85 kg/100 St.

 Technische Daten

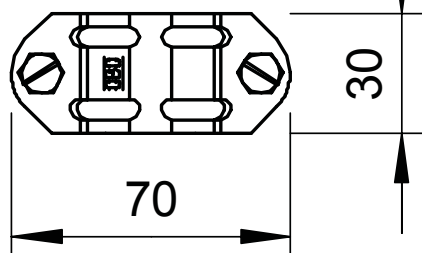

Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30-40
Passung	8-10xFL30-40 mm
Zweimetallverbinder	<input type="checkbox"/>
Zwischenplatte	<input type="checkbox"/>