


Technisches Datenblatt

Längsverbinder Rd 8-10 mm

Art.-Nr. 5328209

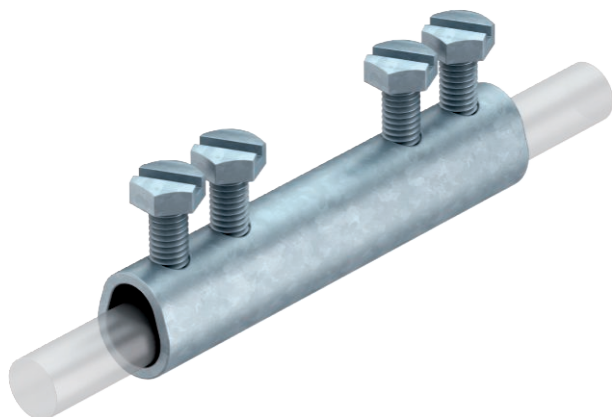

- Mit 4 Sechskantschrauben M6 x 10
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)





St	Stahl
F	feuerverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5328209
Typ	237 N FT
Bezeichnung 1	Verbindungsmuffe
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Gewicht	8,56 kg/100 St.

Technische Daten

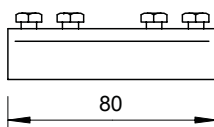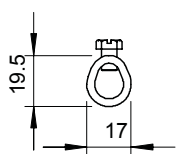

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	☐