


Technisches Datenblatt

Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter

Art.-Nr. 5313031

OBO
BETTERMANN

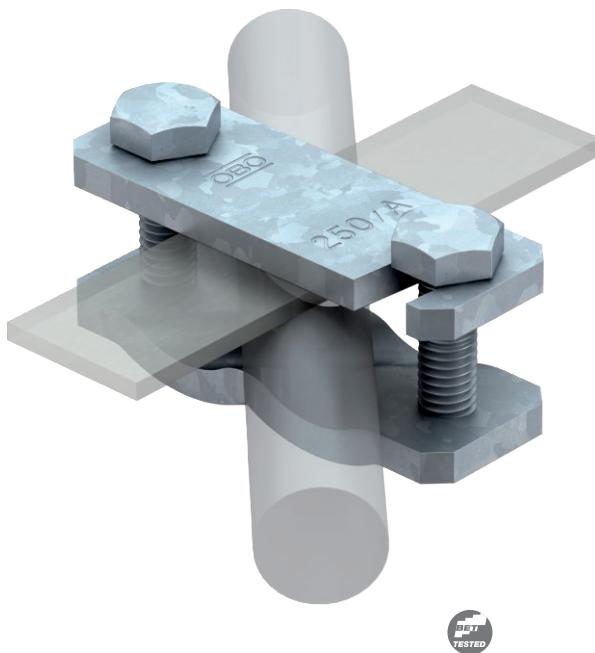

- Für Bewehrungsstäbe Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
- Montiert mit Schrauben M10 x 40
- Version ...AS mit Schrauben M10 x 30
- Einfache Montage durch offenes Langloch




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5313031
Typ	250 AS-FT
Bezeichnung 1	Diagonalklemme
Dimension	88x30x45
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	26,00 kg/100 St.

Technische Daten

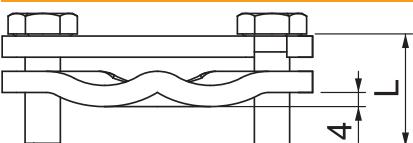

Maß A	30,00 mm
Maß B	88,00 mm
Maß L	20,00 mm
Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Kurzschlussstrom (50Hz)(1s;≤300°C)	7,30 kA
Passung	Rd 6-22/max. FL50 mm
Zwischenplatte	□

