


# Technisches Datenblatt

## Kreuzverbinder für Flachleiter

Art.-Nr. 5314534

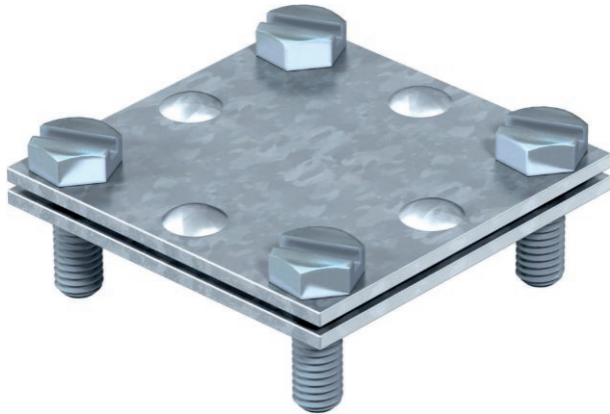

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: max. FL 30 x FL 30
- ohne Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 (F)




<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5314534
Typ	255 A-FL30 FT
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Dimension	30mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Güte	4,8
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	11,50 kg/100 St.

### Technische Daten

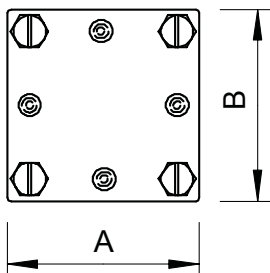

Maß A	52,00 mm
Maß B	52,00 mm
Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Flachleiter FI 30 / FI 30
Passung	max. FL30 mm
Zwischenplatte	<input checked="" type="checkbox"/>