


# Technisches Datenblatt

## Falz- und Anschlussklemme bis 10 mm Blechstärke

Art.-Nr. 5317428

**OBO**  
BETTERMANN

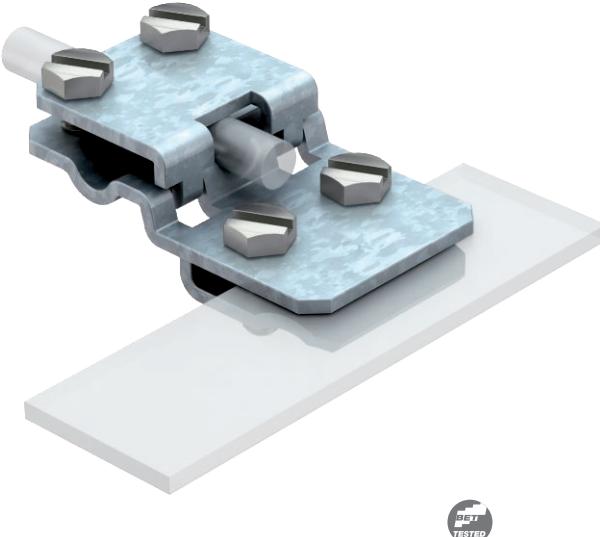

- Blechstärke bis 10 mm
- Für Leitungsführung quer und längs zum Blech
- 4 Sechskantschrauben M6 x 16
- Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



 

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	5317428
Typ	274 8-10
Bezeichnung 1	Falzklemme
Dimension	8/10mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 Stück
Gewicht	10,40 kg/100 St.

### Technische Daten

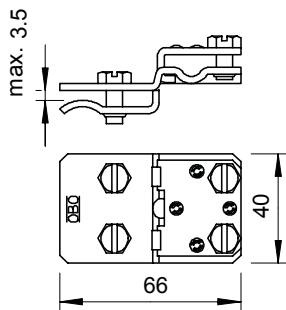

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Klemmbereich	max. 10 mm
Passung	19 mm
Passung	Rd 8-10 mm