

Technisches Datenblatt

Anschluss- und Endstück mit Verbinder

Art.-Nr. 5304970

OBO
BETTERMANN



- mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm
- montiert mit Verbinder (einteilig) Typ 5001 DIN-FT
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



St Stahl


F feuerverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	5304970
Typ	5009
Bezeichnung 1	Verbindungsleitung
Bezeichnung 2	montiert mit Verbinder
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN 267, Teil 10
Oberfläche Kürzel	F
Gewicht	14,50 kg/100 St.

Technische Daten

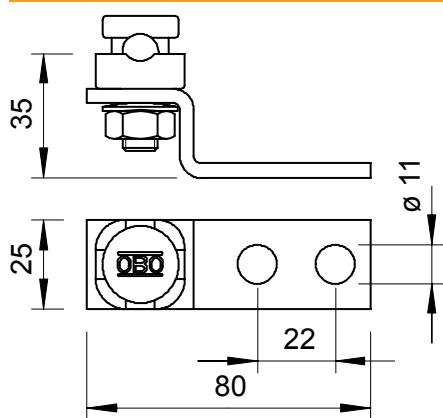

Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinder	Endstück
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	□