

# Technisches Datenblatt

## Konstruktionsklemme bis 20 mm

Art.-Nr. 5304520

**OBO**  
BETTERMANN




- Montage des Rundleiters senkrecht oder quer zur Konstruktion möglich
- zum Befestigen an Konstruktionen bis zu einer Flanschdicke von 20 mm
- Befestigung an Konstruktionen über eine Sechskantschraube M10
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	5304520
Typ	5010 20 FT
Bezeichnung 1	Konstruktionsklemme
Dimension	20mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	30,60 kg/100 St.

### Technische Daten

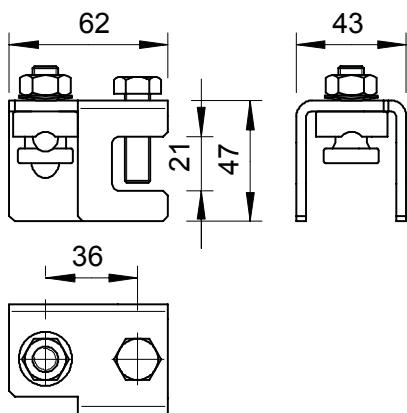

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Klemmbereich	4-20 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	<input type="checkbox"/>