


Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 925

Art.-Nr. 5040116

OBO
BETTERMANN

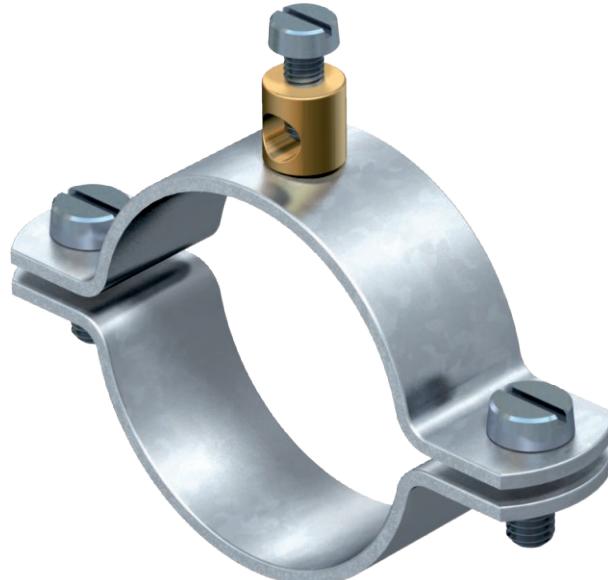


- für Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 11,5-48,3 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm² mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12
- bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)

St Stahl
G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5040116
Typ	925 1
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Bezeichnung 2	für Leiter bis 16mm ²
Dimension	1"
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	5,96 kg/100 St.

Technische Daten

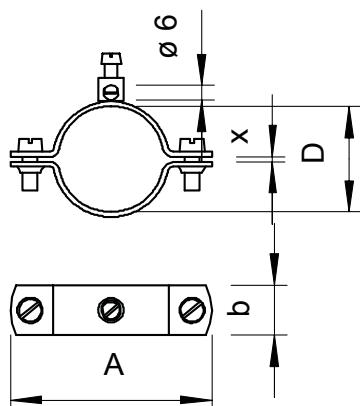

Maß A	70,00 mm
Maß D	33,70 mm
Maß X	2,00 mm
Maß b	18,00 mm
Anzahl der Leiter	1
Querschnitt des anzuschließen-den Kabels	0,00 - 16,00 mm ²
für Rohrdurchmesser	1 Zoll
Spannbereich D	31,70 - 33,70 mm
Spannbereich D	1 Zoll