


Technisches Datenblatt

Erdungsschelle Typ 925

Art.-Nr. 5040132

OBO
BETTERMANN

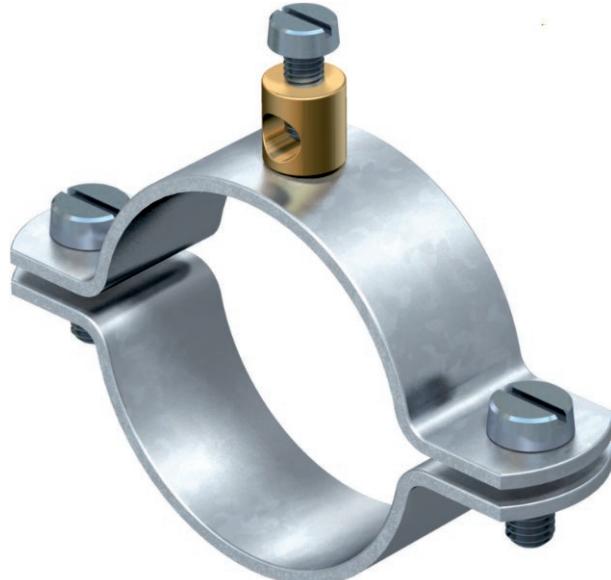

- für Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 11,5-48,3 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm² mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12
- bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)

PC


St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5040132
Typ	925 1 1/4
Bezeichnung 1	Erdungsschelle
Bezeichnung 2	für Leiter bis 16mm ²
Dimension	1 1/4"
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 12329
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste Verkaufseinheit	25,00 Stück
Gewicht	7,74 kg/100 St.

Technische Daten

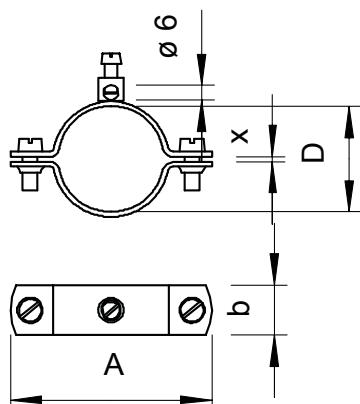

Maß A	81,00 mm
Maß D	42,40 mm
Maß X	2,00 mm
Maß b	18,00 mm
Anzahl der Leiter	1,00
Querschnitt des anzuschließenden Kabels	0,00 - 16,00 mm ²
für Rohrdurchmesser	1 1/4 Zoll
Spannbereich D	40,40 - 42,40 mm
Spannbereich D	1 1/4 Zoll