

Technisches Datenblatt

Standfuß für FangFix-System min. 10 kg

Art.-Nr. 5403103



- System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme
- FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- min. 10-kg-Stein mit \varnothing 289 mm, hohe Standfestigkeit
- schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
- Beton, frostbeständig
- Der FangFix-Stein ist stapelbar
- passend für \varnothing 16 mm Rohr-Fangstangen




BET Beton

Stammdaten

Art.-Nr.	5403103
Typ	F-FIX-10
Bezeichnung 1	FangFix-System
Bezeichnung 2	Komplettsystem
Dimension	10kg
Werkstoff	Beton
Werkstoff Kürzel	BET
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	1.058,00 kg/100 St.

Technische Daten

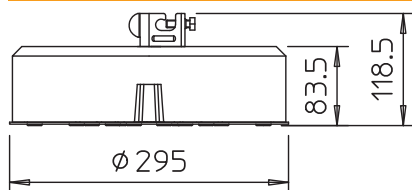

Ausführung	Sockel
Aufnahme Fangstange	Gewinde
Durchmesser	295,00 mm
Gewicht	10,00 kg
Nenngröße \varnothing	295 mm
Passung	Rd 8 mm
Verjüngt	<input type="checkbox"/>