


Technisches Datenblatt

LSA Montagewanne

Art.-Nr. 5084036

OBO
BETTERMANN

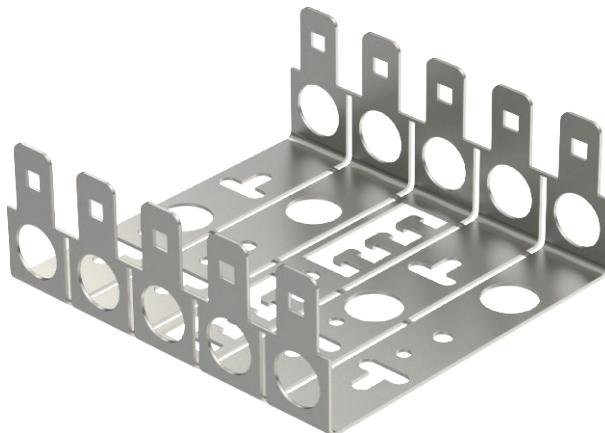

Montagewanne für 5 Anschluss- oder Trennleisten. Rastermaß 22,5 mm.
Tiefe: 22 mm; 30 mm; 50 mm


LSA-Plus Montagewanne zur Aufnahme von LSA-Plus-Anschluss- und Trennleisten.



St Stahl

Abmessungen

		<table><tr><td>Länge</td><td>110,50 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>105,00 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>42,00 mm</td></tr></table>	Länge	110,50 mm	Breite	105,00 mm	Höhe	42,00 mm
Länge	110,50 mm							
Breite	105,00 mm							
Höhe	42,00 mm							

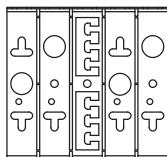

Stammdaten

Art.-Nr.	5084036
Typ	LSA-M
Bezeichnung 1	Montagewanne
Bezeichnung 2	für 5 LSA Plus Module
Dimension	5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	7,80 kg/100 St.

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten	5
Rastermaß	22,50 mm