


Technisches Datenblatt

Verbindungsbrücke für V10 Compact 200 mm

Art.-Nr. 5089650


OBO
BETTERMANN

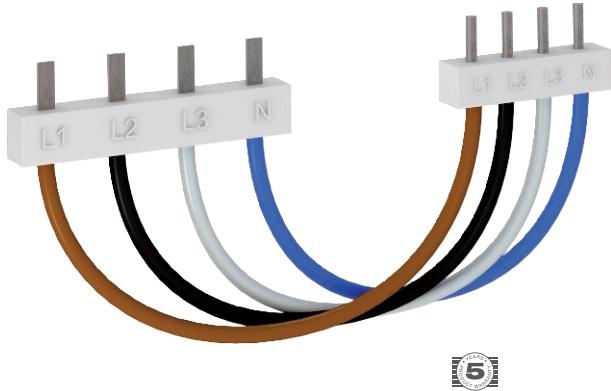

Zum Brücken von V10 Compact z.B. zu FI-Schutzschaltern im 17,5mm Raster.

- 4-polige Ausführung (L1; L2; L3; N)
- Leiter: H07V-K 4 mm²
- V10 Compact Anschluss über Stiftkontakt (Durchmesser: 2,7 mm)
- FI-Schutzschalter Anschluss über Flachkontakt (4 x 1,5 mm)

Abmessungen

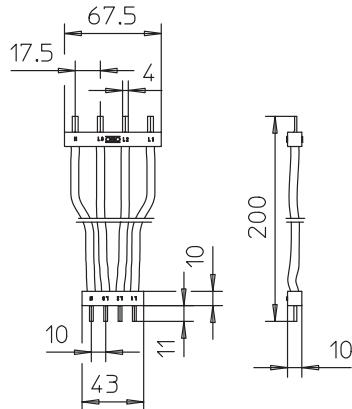

Länge	200,00 mm
Breite	67,50 mm
Höhe	10,00 mm

Stammdaten

Art.-Nr.	5089650
Typ	VB-V10 COMPACT-2
Bezeichnung 1	Verbindungsbrücke
Bezeichnung 2	für V10 Compact
Dimension	200mm
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	5,30 kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung der Pole	4
Ausführung	200 mm
Schutzart	IP20
Schutzart	IP 20