

Technisches Datenblatt

IsCon®-Anschlusselemente

Art.-Nr. 5408022

OBO
BETTERMANN



- schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die IsCon®-Leitung
- inkl. Schrumpfschlauch, Sechskant und Schraubensicherung
- geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	5408022
Typ	isCon connect
Bezeichnung 1	Anschlusselement
Bezeichnung 2	für IsCon-Leitung
Dimension	Ø 23mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	21,50 kg/100 St.

Technische Daten

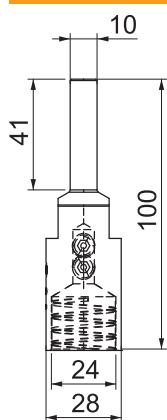

Maß D	23,00 Ø mm
Blitzstromtragfähigkeit	H1/150 kA
Passung	10 mm