


## Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

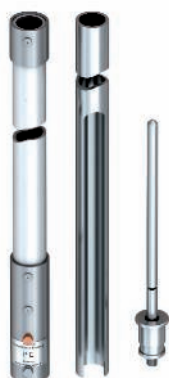

- zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr
- zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- getestet nach IEC TS 62561-8

Typ	Maß	Maß	Maß	Maß	Länge mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
	D Ø mm	A mm	H mm	B mm				
isFang IN-A L4	50	1325	1500	1000	4000	1	535,000	5408874
isFang IN-A L6	50	3325	1500	1000	6000	1	835,000	5408876
isFang IN-A L8	50	5335	1500	1000	8000	1	1385,000	5408878
isFang IN-A L10	50	6000	1733	2000	10000	1	1540,000	5408880

**GFK** Glasfaserverstärkter Kunststoff

### Abmessungen

