


Technisches Datenblatt

Geräteeinsatzdeckel für GES2

Art.-Nr. 7404976

OBO
BETTERMANN

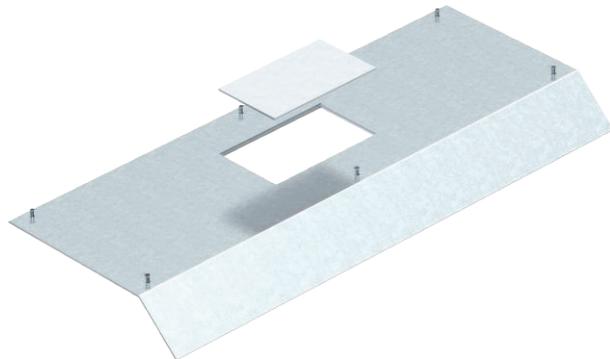

Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngöße 2. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überagt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7404976
Typ	AIKF DG2 25070
Bezeichnung 1	Geräteeinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für GES2
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	656,70 kg/100 St.

Technische Daten

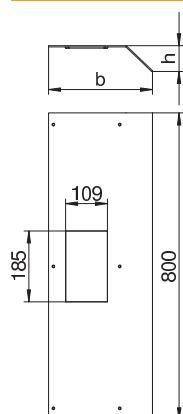

Länge	800,00 mm
Breite	250,00 mm
Maß b	316,00 mm
Maß h	67,00 mm
Anzahl der Montageöffnung	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Kanalbreite	250,00 mm
Kanalhöhe	70,00 mm
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	rechteckig