


Technisches Datenblatt

Geräteeinsatzdeckel für GES4

Art.-Nr. 7404980

OBO
BETTERMANN

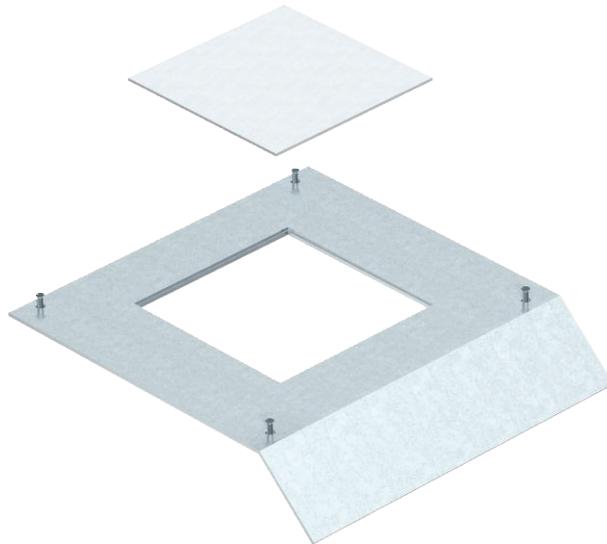

Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngöße 4. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge übertragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7404980
Typ	AIKF DG4 35075
Bezeichnung 1	Geräteeinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für GES4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	541,00 kg/100 St.

Technische Daten

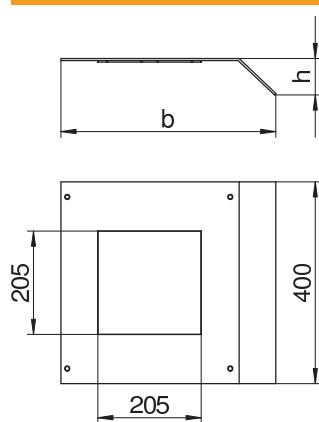

Länge	400,00 mm
Breite	350,00 mm
Maß b	421,00 mm
Maß h	72,00 mm
Anzahl der Montageöffnung	1
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Kanalbreite	350,00 mm
Kanalhöhe	75,00 mm
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	quadratisch