


Technisches Datenblatt

Blinddeckel T-Abzweig

Art.-Nr. 7404914

OBO
BETTERMANN

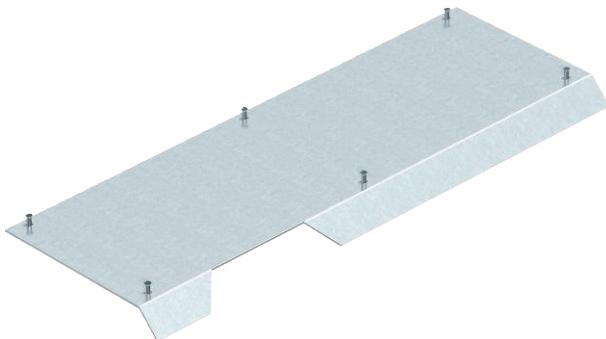

Blinddeckel mit Ausstanzung für Abzweigkanal AIKA/U mit Bauhöhe 40 mm. Die Breite des abzweigenden Kanals ist der Typbezeichnung zu entnehmen.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7404914
Typ	AIKF D 15040T150
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für Abgang auf Abzweigkanal
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	354,00 kg/100 St.

Technische Daten

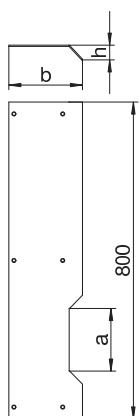

Länge	800,00 mm
Breite	150,00 mm
Maß a	150,00 mm
Maß b	187,00 mm
Maß h	37,00 mm
Anzahl der Montageöffnung	0
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	sonstige
Kanalbreite	150,00 mm
Kanalhöhe	40,00 mm
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne