


Technisches Datenblatt

Blinddeckel

Art.-Nr. 7404932

OBO
BETTERMANN

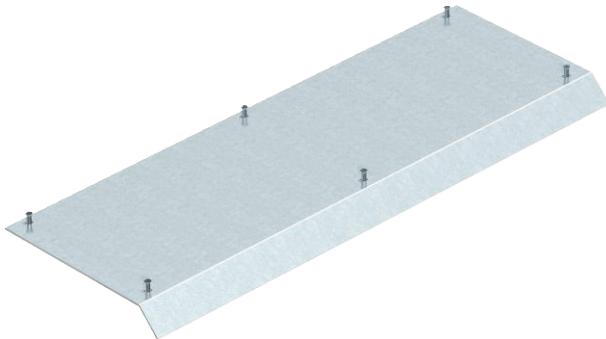

Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den AI-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7404932
Typ	AIKF D 25040
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für Aufboden-Kanal
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	566,00 kg/100 St.

 Technische Daten



Länge	800,00 mm
Breite	250,00 mm
Maß b	287,00 mm
Maß h	37,00 mm
Anzahl der Montageöffnung	0
Ausführung	Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion	Standard
Kanalbreite	250,00 mm
Kanalhöhe	40,00 mm
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne