

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Art.-Nr. 7404708

OBO
BETTERMANN



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontakterende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 2.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7404708
Typ	AIKU 20070
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Dimension	2400x200x70
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	320,80 kg/100 m

Technische Daten

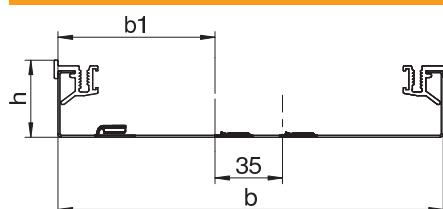

Länge	2.400,00 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	70,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß b	200,00 mm
Maß h	40,00 mm
Anzahl der Züge	3,00 St.
Blechstärke Unterteil	
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Kanalbreite	200,00 mm
Kanalhöhe	70,00 mm
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	132,00 cm ²
Trennwandbefestigung	stecken