

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm

Art.-Nr. 7404712




Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1 zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit HalteLaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennsteg und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Teiltanks.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7404712
Typ	AIKU 25040
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Dimension	2400x250x40
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	2,40 m
Gewicht	312,90 kg/100 m

Technische Daten

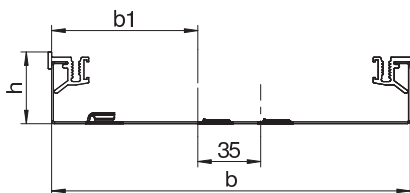

Länge	2.400,00 mm
Breite	250,00 mm
Höhe	40,00 mm
Maß B	250,00 mm
Maß b	107,00 mm
Maß h	40,00 mm
Anzahl der Züge	3,00 St.
Blechstärke Unterteil	1,00 mm 1,00 mm
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Kanalbreite	250,00 mm
Kanalhöhe	40,00 mm
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	81,00 cm ²
Trennwandbefestigung	stecken