

Technisches Datenblatt

Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Art.-Nr. 7404716

OBO
BETTERMANN



Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Halteschalen für max. 2 einsteckbare, selbstkontakterende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 2.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7404716
Typ	AIKU 25070
Bezeichnung 1	Kanalunterteil
Dimension	2400x250x70
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	360,20 kg/100 m

Technische Daten

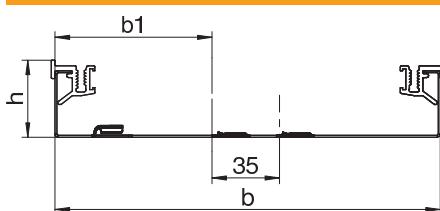

Länge	2.400,00 mm
Breite	250,00 mm
Höhe	70,00 mm
Maß B	250,00 mm
Maß b	250,00 mm
Maß h	70,00 mm
Anzahl der Züge	3,00 St.
Blechstärke Unterteil	
Geeignet für	Deckel einseitig abgeschrägt
Kanalbreite	250,00 mm
Kanalhöhe	70,00 mm
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	155,00 cm ²
Trennwandbefestigung	stecken