


Műszaki adatlap

UDHOME2 A típusú adatátviteli és telekommunikációs tartó

Rend. sz. 7368470

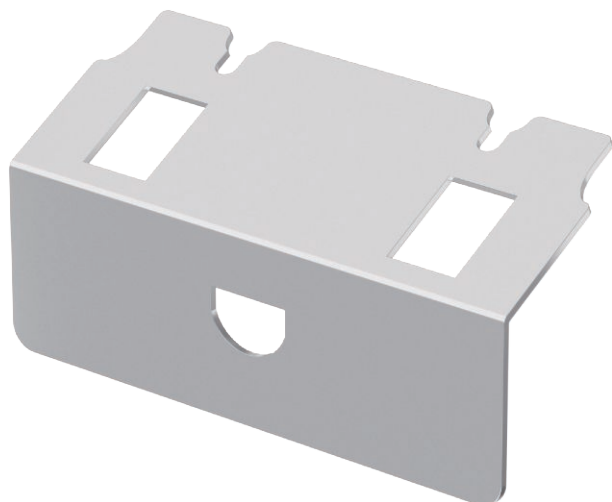

A2 rozsdamentes acél



Szerelőtartó 2 db, a következő típusú adatátviteli és telekommunikációs csatlakozómodul felszereléséhez: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL sorozat 110Connect és Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: árnyékolás nélküli; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark adapter-kapoccsal; Siemon Cat6; 3M K6 és K10.

A szerelőnyílás mérete mm-ben: 20,10 x 14,80.

Törzsadatok

cikkszám	7368470
típus	DT UH2 A
szerkezeti anyag	rozsdamentes acél
anyag rövidítése	A2
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	9,30 kg/100 db.

Műszaki adatok

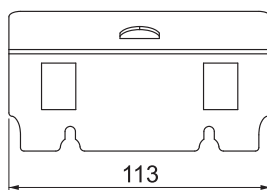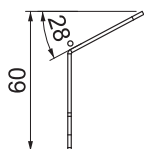

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Rögzítési mód	rápattintható
Rögzítési mód	rápattintható
Felirati mező	<input type="checkbox"/>
Készülékfajta	Adatátvitel és kommunikáció
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	<input type="checkbox"/>
Szerelési technológia	egyéb
Néveleges méret szerelvény-beépítő egységhez	2
Nagy teherbírású kivitel	<input type="checkbox"/>