


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel 250 für Telitank

Art.-Nr. 7400613

**OBO**  
BETTERMANN

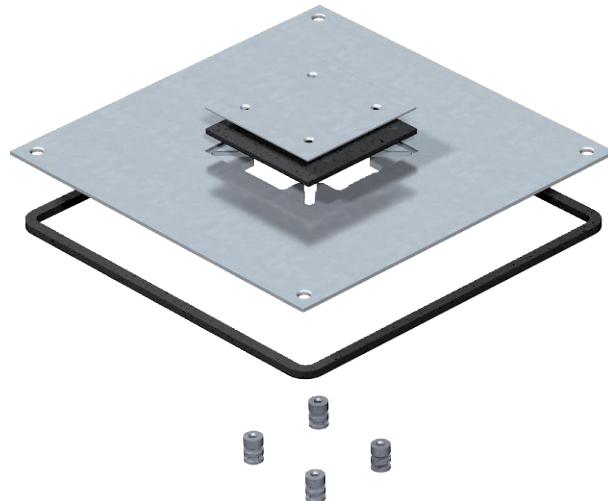

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3 zum Aufbau eines Telitanks. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.




**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | 7400613            |
| Typ                      | DUF 250-3DAT       |
| Bezeichnung 1            | Montagedeckel      |
| Bezeichnung 2            | 250-3 für Telitank |
| Dimension                | 282x282x4          |
| Werkstoff                | Stahl              |
| Werkstoff Kürzel         | St                 |
| Oberfläche               | bandverzinkt       |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346       |
| Oberfläche Kürzel        | FS                 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück            |
| Gewicht                  | 240,00 kg/100 St.  |

### Technische Daten

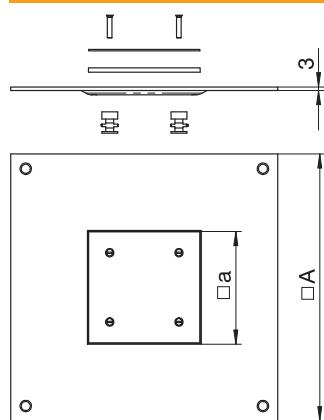

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Länge   | 282,00 mm                           |
| Breite  | 282,00 mm                           |
| Maß A   | 282,00 mm                           |
| Maß a   | 100,00 mm                           |
| Abdeckung Montageöffnung                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Befestigungsart   | Befestigung mit Schraube            |
| Blechstärke   | 4,00 mm                             |
| Bodenpflege   | nass                                |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Einbauöffnung für Aufflurtank                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | <input type="checkbox"/>            |
| Kanalbreite   | 190,00 - 250,00 mm                  |
| Montageöffnung  | quadratisch                         |
| Schwerlastausführung                                      | <input type="checkbox"/>            |