


Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße

R4

Art.-Nr. 7400471

OBO
BETTERMANN

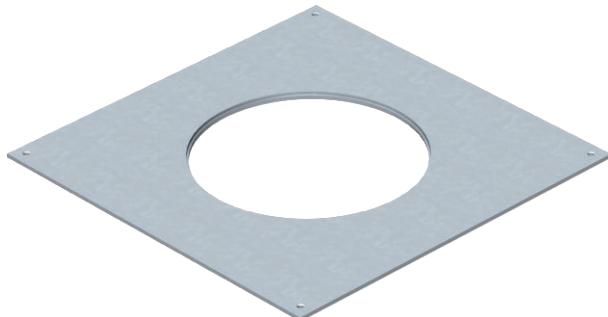

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R4. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7400471
Typ	DUG 250-3 R4
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	250-2/3 für R4
Dimension	282x282x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	131,00 kg/100 St.

Technische Daten

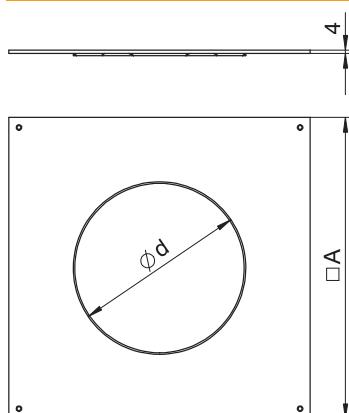

Länge	282,00 mm
Breite	282,00 mm
Maß A	282,00 mm
Maß d Ø	215,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Blechstärke	4,00 mm
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Kanalbreite	190,00 - 250,00 mm
Montageöffnung	rund
Nenngröße	250,00 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R4
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>