


Technisches Datenblatt

Montagedeckel 350 Nenngröße 6

Art.-Nr. 7400509

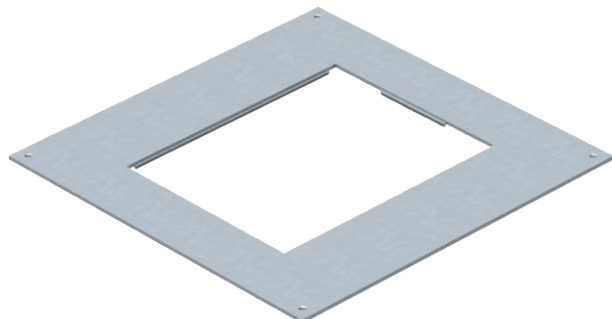

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7400509
Typ	DUG 350-3 6
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	350-2/3 für GES6
Dimension	383x383x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	290,00 kg/100 St.

Technische Daten

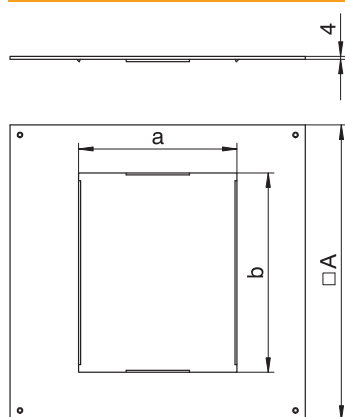

Länge	383,00 mm
Breite	383,00 mm
Maß A	383,00 mm
Maß a	201,00 mm
Maß b	253,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Blechstärke	4,00 mm
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Kanalbreite	190,00 - 350,00 mm
Montageöffnung	rechteckig
Nenngröße	350,00 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	6
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>