


Technisches Datenblatt

Montagedeckel 350 Nenngröße R9

Art.-Nr. 7400549

OBO
BETTERMANN

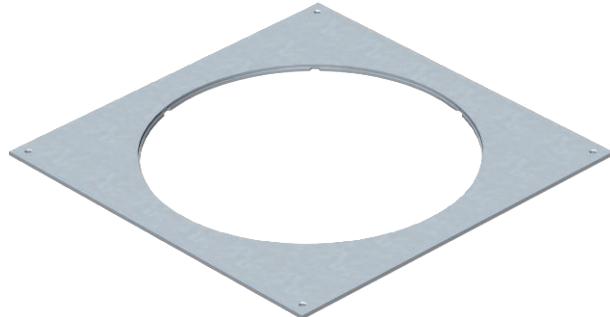

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7400549
Typ	DUG 350-3 R9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	350-2/3 für R9
Dimension	383x383x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	230,00 kg/100 St.

Technische Daten

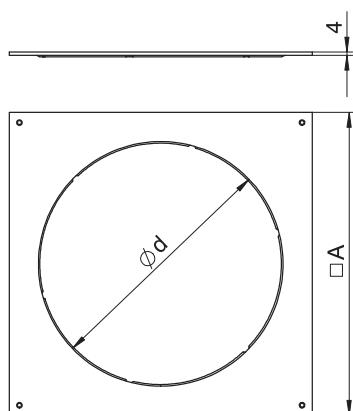

Länge	383,00 mm
Breite	383,00 mm
Maß A	383,00 mm
Maß d Ø	305,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Blechstärke	4,00 mm
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Kanalbreite	190,00 - 350,00 mm
Montageöffnung	rund
Nenngröße	350,00 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>