


Technisches Datenblatt

Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung

Art.-Nr. 7407168

OBO
BETTERMANN

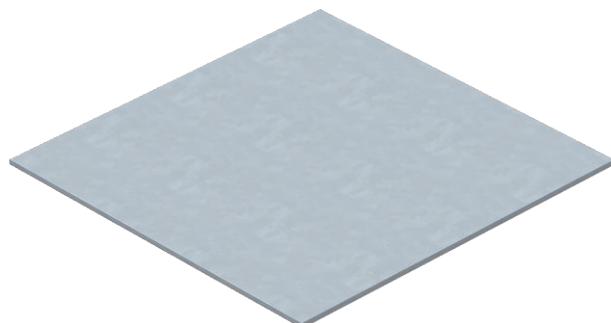

Blinddeckel für GES4 in Montagedeckel.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7407168
Typ	DUG B 4
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für GES4 in Montagedeckel
Dimension	205x205x3
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	98,50 kg/100 St.

Technische Daten

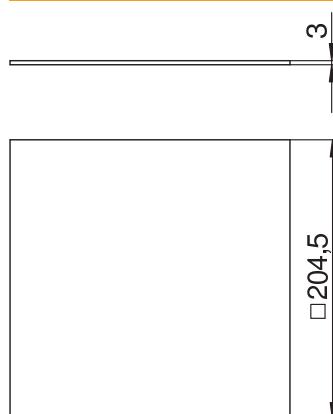

Maß A	205,00 mm
Maß B	205,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Bauform	eckig
Befestigungsart	aufliegend
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>