


# Technisches Datenblatt

## Deckelblindplatte für eckige Montageöffnung

Art.-Nr. 7407172

**OBO**  
BETTERMANN

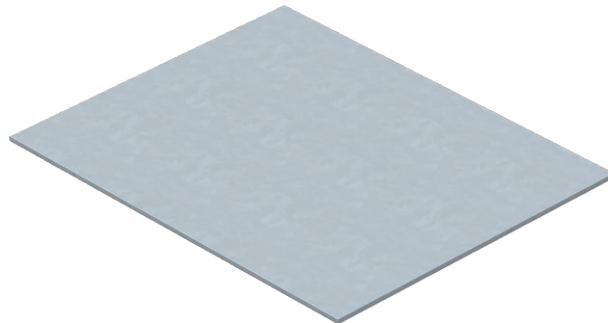

Blinddeckel für GES6 in Montagedeckel.




**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7407172
Typ	DUG B 6
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	für GES6 in Montagedeckel
Dimension	258x205x3
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	123,40 kg/100 St.

### Technische Daten

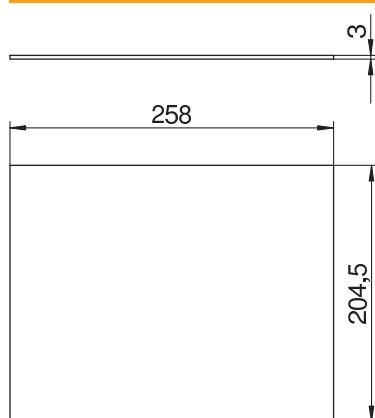

Maß A	205,00 mm
Maß B	258,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Bauform	eckig
Befestigungsart	aufliegend
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	6
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>