


# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm

Art.-Nr. 7405037

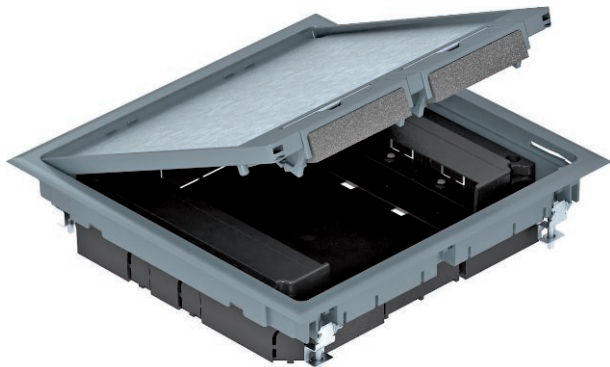

Geräteinsatz GES9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt.

Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit max. zwei optionalen Montageplatten MPMT45. Der Geräteinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkeln ausgestattet.




**PA** Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	7405037
Typ	GES9 55U V 7011
Bezeichnung 1	Geräteinsatz
Bezeichnung 2	für Kanalmontage
Dimension	263x263x59
Farbe	eisengrau
RAL-Nummer	7011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	206,70 kg/100 St.

### Technische Daten

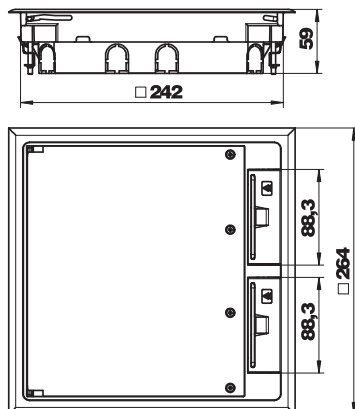

Anzahl der einbaubaren Geräte	8,00
Bodenbelagdicke	5,00 mm
Bodenbelagsschutzrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbautiefe	55,00 mm
Estrichhöhe	55 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>